


品番 : EA948TF-128A

品名 : パイプジョイント(Φ150)レーキャスター/ゴム/コーナー型)

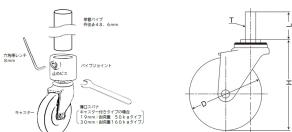

販売価格	10,500円(税抜)／11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜)／11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/18 19:47現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



## 仕様

仕様	自在ストッパー付	耐荷重	163kg
車輪径	150mm	取付高	194mm(キャスターのみ)
取付ねじサイズ	M20×P2.5mm	材質	パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ処理) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪材質	ゴム		

単管パイプ  $\phi$  48.6mm用

コーナー型

組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.