 



品番：EA948TF-133

品名：パイプジョイント(φ150キャスター/ウレタン/コーナ-型)




販売価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 03:26現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1397ページ		

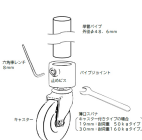

### 仕様

仕様	自在ストッパー無	耐荷重	163kg
車輪径	150mm	取付高	194mm(キャスターのみ)
取付ねじサイズ	M20×P2.5mm	材質	パイプジョイント:ダクタイル(ダクロメッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪材質	ウレタン		
単管パイプφ48.6mm用			
コーナ-型			
組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。			
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。			

### 代替品

	品番 EA948TF-128A コメント ブレーキ付
--	-------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.