 



品番：EA948TF-138A

品名：パイプジョイント(φ150ブレードキヤスター/ウレタン/コーナー型)




販売価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 03:27現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1397ページ		

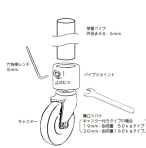

#### 仕様

仕様	自在ストッパー付	耐荷重	163kg
車輪径	150mm	取付高	194mm(キャスターのみ)
取付ねじサイズ	M20×P2.5mm	材質	パイプジョイント:ダクタイル(電解亜鉛メッキ処理) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪材質	ウレタン		
単管パイプφ48.6mm用			
コーナー型			
組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。			
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。			

#### 代替品

	品番 EA948TF-128A コメント
--	-------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.