



品番：EA948TF-22

品名：48.6mm ハ°イ°ジョイント(ベ-ス/丸型/防傷パッキン付)

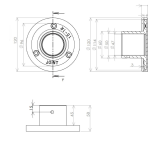

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,300円(税抜)／3,630円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 3,300円(税抜)／3,630円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/03/23 22:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1396ページ                      |      |   |

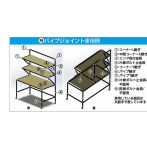

仕様

|                                  |                 |              |                                  |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| 適用パイプ                            | 48.6mm          | サイズ(W×D×H)   | 114×114×55mm                     |
| 重量                               | 670g            | 材質           | ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)<br>パッキン:EPDMゴム |
| 止めビス                             | ステンレスビス(M8-8mm) | 締付工具         | 六角レンチ (4mm)                      |
| パイプと金具接続時の<br>引張強度               | 578Kg(参考値)      | パイプ締付時のトルク目安 | 12.5N(参考値)                       |
| 単管パイプφ48.6mm用                    |                 |              |                                  |
| 屋外専用シリーズ                         |                 |              |                                  |
| 丸型                               |                 |              |                                  |
| 防傷パッキン付                          |                 |              |                                  |
| 表面処理に溶融亜鉛メッキを採用しているため、サビに強い製品です。 |                 |              |                                  |
| ビスが目立たずスマートな外観です。                |                 |              |                                  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.