

品番：EA948TG-11A

品名：φ31.8xφ31.8mm ハ°イ7°ジ ョイント扉用ヒンジ




販売価格	3,430円(税抜) / 3,773円(税込)		
カタログ価格	3,430円(税抜) / 3,773円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/29 03:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1395ページ		




回転ヒンジ



フェンスを回転させる

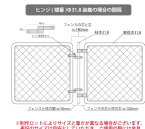

※本製品は、フェンスと直径31.8mmの柱に使用する、アメリカンフェンス専用の蝶番(ヒンジ)です。フェンスと柱のパイプをヒンジで挟み込み、ボルトをインパクトで留めるだけのシンプルな仕様です。

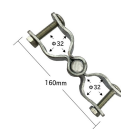

## 仕様

メーカー	ダイマツ	型番	AFH-318
全長	160mm	幅	40mm
厚み	約3mm	高さ	50mm(片側25mm)
取付穴径	31.8mm	重量	400g
材質	溶融亜鉛メッキ鋼板(ドブメッキ)	色	シルバー

フェンスと直径31.8mmの柱に使用する、アメリカンフェンス専用の蝶番(ヒンジ)です。

フェンスと柱のパイプをヒンジで挟み込み、ボルトをインパクトで留めるだけのシンプルな仕様です。

※フェンス同士を安定した状態で連結する場合、蝶番(ヒンジ)金具が上部・下部と2個必要になりますので、お求めの際は必要数を確認していただきご購入下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.