


品番：EA948TG-13

品名：φ31.8xφ48.6mm ハ° 17° ジョイント扉用ヒンジ

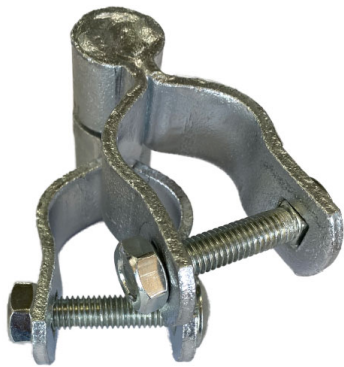

販売価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)		
カタログ価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/13 02:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1446ページ		



仕様

メーカー	ダイマツ	型番	AFH-486
全長(mm)	180	幅(mm)	40
取付穴径(mm)	31.8、48.6	厚み(mm)	約3
高さ(mm)	50(片側25mm)	色	シルバー
重量(g)	550g	材質	溶融亜鉛メッキ鋼板(ドブメッキ)
フェンスと直径48.6mmの柱に使用する、アメリカンフェンス専用の蝶番(ヒンジ)になります。			
フェンスと柱のパイプをヒンジで挟み込み、ボルトをインパクトで留めるだけのシンプルな仕様です。			
フェンス同士を安定した状態で連結する場合、蝶番(ヒンジ)金具が上部・下部と2個必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.