

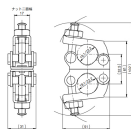
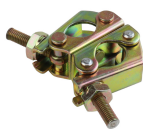


品番：EA948TJ-11

品名：φ19.1-22.2mm 二連クランプ(直交)

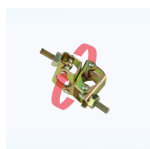

販売価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
カタログ価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2026/04/12 05:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1392ページ		

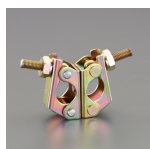

#### 仕様

本体サイズ	51×102×31mm	タイプ	直交
材質	スチール(クロメートメッキ)	重量	207g
φ19.1～22.2mmのパイプ/丸棒用			
農業用設備やちょっとした設備に最適です。			
接続部が回転し、好きな角度に調整可能な自在型			
錆びにくいクロメートメッキ仕上げ			
※ナットは12.5N・m (127kgf・cm)で締め付けてください。(スパナサイズ:17mm)			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.