 



品番：EA949AB-31

品名：M1.7x 8mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)



販売価格	225円(税抜) / 248円(税込)		
カタログ価格	225円(税抜) / 248円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/04 22:11現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1275ページ		

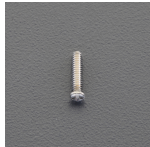

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SNZS-M1.7-8
用途	上部スペースが限られた箇所に 機器・装置のコンパクト化、小型精密機器に	サイズ	M1.7×8mm (ピッチ:0.35)
ネジの呼び	M1.7	最大締付けトルク	0.14N・m
材質	ステンレス(SUSXM7(SUS304相当))	重量	0.036~0.18g
入数	10本		
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ			
精密機器用の微細ねじ			
並目ねじ			
+: 特殊ナベ頭			

代替品

	品番	EA929HC-2
	コメント	違い: 入数・サイズ等



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.