


品番：EA949CX-103

品名：M12x254mm レベルインジケータ(レベル盤付)

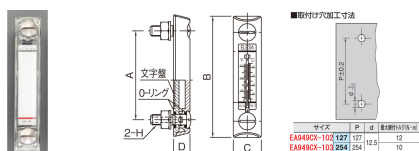

販売価格	9,140円(税抜) / 10,054円(税込)		
カタログ価格	9,140円(税抜) / 10,054円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/11 21:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1217ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LR-254-SUS
ねじサイズ	M12	ねじ間長さ	254mm
全長	291mm	幅	35mm
使用温度範囲	-30~90℃	材質	本体:特殊透明ポリアミド 文字盤:アルミニウム ボルト、ナット:SUS303 Oリング:フッ素ゴム(FKM)
質量	185g		

#### レベル盤

オイルタンク内の液量を確認する計器です。

オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。

2本のボルトを通してインジケータにオイルが入ります。

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。

レベル盤取外し可能

完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。

RoHS対応品

※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。

※アルコール系の薬品、洗浄液の接触は避けてください。

※耐圧仕様ではありません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.