


品番：EA949CX-121A

品名：76mm レベルインジケータ(温度計/プロテクター付)

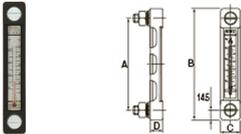

販売価格	3,990円(税抜) / 4,389円(税込)		
カタログ価格	3,990円(税抜) / 4,389円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/13 04:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1263ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LT-76NCP
仕様	レベル盤、プロテクター・温度計付	サイズ	A: 76mm、B: 105mm、 C: 27mm、D: 17.5mm
ねじ	M10	温度計目盛範囲	20~100℃
使用温度範囲	-30~80℃ (※製品の材質の耐熱・耐冷温度の 為、温度計目盛範囲と異なります。)	材質	本体:特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)、 文字盤:アルミニウム、 ボルト・ナット:SUM23L(亜鉛メッキ)、 プロテクター:ポリアミド、 Oリング:NBR(ニトリルゴム)

オイルタンク内の液量を確認する計器です。

オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。

2本のボルトを通してインジケータにオイルが入ります。

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。

レベル盤取外し可能

完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.