


品番：EA949CX-67

品名：45mm オイルウィンドウ(ライン型)



販売価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
カタログ価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 22:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1217ページ		

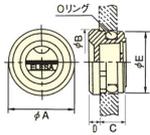

#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LE-45
外径	47mm	窓径	32mm
厚さ	16mm	取付穴径	45mm
使用温度	-30~100℃	材質	本体・窓: ポリカーボネート レベル盤: アルミニウム Oリング: ニトリルゴム
質量	18g		

はめ込み取付け

オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。

取付けの際にはウィンドー上部を常に水平に保ちながら円を描くようにプラスチックハンマーで軽く叩いてください。この場合プラスチック面の損傷を防ぐ為に板を挟むなどの処置を行ってください。

RoHS対応品

※ガソリン、アルコールの使用はできません。

※取付け穴は面取りしてください。また、取付け時にOリングヘグリスを塗布すると、Oリングをキズ付けることなく、作業が楽に行うことができます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.