


品番：EA949CX-71

品名：26mm オイルウィンドウ(ライン型)



販売価格	1,070円(税抜)／1,177円(税込)		
カタログ価格	1,070円(税抜)／1,177円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/13 18:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1264ページ		

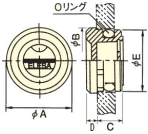

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LG-15N
外径	28mm	窓径	14.5mm
厚さ	13.5mm	取付穴径	26mm
使用温度	-30～100℃	材質	本体:ポリアミド 窓:特殊透明ポリアミド レベル盤:アルミニウム Oリング:ニトリルゴム
質量	6g		
はめ込み取付け			
オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。			
取付けの際にはウィンドー上部を常に水平に保ちながら円を描くようにプラスチックハンマーで軽く叩いてください。この場合プラスチック面の損傷を防ぐ為に板を挟むなどの処置を行ってください。			
RoHS対応品			
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。			
※取付け穴は面取りしてください。また、取付け時にOリングヘグリスを塗布すると、Oリングをキズ付けることなく、作業が楽に行うことができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.