

品番 : EA949DJ-306

品名 : M3 x 6 [高強度・高張力]六角穴付ボルト



全ねじ 半ねじ

 

販売価格	510円(税抜)／561円(税込)		
カタログ価格	510円(税抜)／561円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 20:08現在)		
商品入数	4	販売単位	袋
カタログページ			



全ねじ 半ねじ



※梱包イメージ

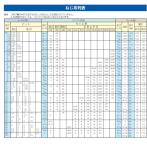

## 仕様

全ねじ			
並目ねじ			
アンブロコ社製			
材質	合金鋼	ねじ規格	ISO261、262、JIS B 0205、ANSI B1.13M
製品グレード	12.9 ISO898/1、JIS G 1051	硬度	HRC38-43
引張強度	1300N/mm <sup>2</sup>	耐力	1170N/mm <sup>2</sup>
剪断強度	780N/mm <sup>2</sup>	伸び	9%
表面処理	黒色酸化皮膜	使用温度範囲	-50°C～+300°C
サイズ	M3×6	ピッチ	0.5mm
頭部径(A)	最大:5.5mm、最小:5.32mm	胴部径(D)	最大:3mm、最小:2.86mm
頭部高さ(H)	最大:3mm、最小:2.86mm	ソケット幅(J)	最小:2.5mm
サイズ(G)	最小:1.2mm	ソケット深さ(T)	最小:1.5mm
フィレット深さ(F)	最大:3.6mm	有効断面積	5.03mm <sup>2</sup>
破断荷重	6.54kN	降伏荷重	5.89kN

胴部一重剪断荷重

5.5kN

入数

4個

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.