

品番：EA949DT-1001

品名：M10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ)



販売価格	1,810円(税抜)／1,991円(税込)			
カタログ価格	1,810円(税抜)／1,991円(税込)			
在庫数	最新在庫: 23 (2026/02/19 00:14現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	1247ページ			



◆Bumax 六角ボルト

●製品番号: 80-40144027, 80-81180

●材質: A4-80 (SUS316, HiMo)

●仕入れ標準: ISO201 (JIS: A1 80020, ISO200)

●強度クラス: Class 80

●寸法標準: ISO/ANSI

●使用温度: 800/1000

●使用環境: 800/1000

●平均: 0.5%

●使用温度範囲: -200℃~500℃

◆機械的特性比較


材料	引張強度	耐力
A2-50	500	210
A4-70	700	210
A4-80	800	210
B7	800	210

◆化学成分比較: 機械強度比較のチャート

材料	引張強度	耐力
A2-50 (SUS304)	1,400	1,800
A2-80 (SUS304)	1,800	1,800
A4-80 (SUS316)	1,012	1,012
B7	1,006	1,006
A193	1,007	1,007

◆ボルトの材料による機械強度の比較

材料	引張強度
A4-80 (SUS316)	0.42
B7	0.19
A193	0.11

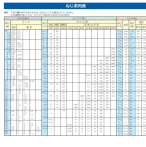



仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(半ねじ)	規格	ISO 8.8
ボルトサイズ	M10×40	ピッチ	1.5(並目)
頭対辺	16mm	材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)
仕様	半ねじ	強度クラス	Class 80
使用温度範囲	-200℃~500℃		

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット
高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性
・高強度 SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力
・高耐食 海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし
・耐熱性 大気中の最高使用温度500℃
抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます

