


品番：EA949DV-2009

品名：M20x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ)

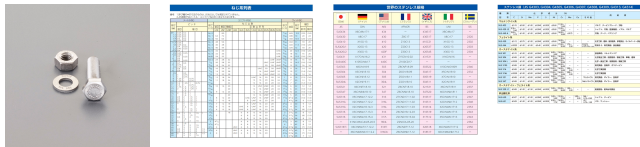

販売価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2024/11/01 08:08現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1312ページ		



仕様

ボルトサイズ	M20×75	頭対辺	30mm
材質	ステンレス(SUS316L)		
全ネジ			
規格	ISO 8.8		
高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット			
高強度、耐食性、耐熱性、非磁性、焼付き性			
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力			
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし			
大気中の最高使用温度600℃			
透磁率1.006(Bumax88)抜群の非磁性			
ピッチ	2.5		
並目ねじ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

