 



品番：EA949DW-1003

品名：M10x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ



|         |                              |      |    |  |
|---------|------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 2,720円(税抜)／2,992円(税込)        |      |    |  |
| カタログ価格  | 2,720円(税抜)／2,992円(税込)        |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/23 01:48現在) |      |    |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |  |
| カタログページ |                              |      |    |  |

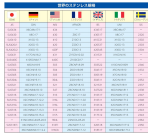

仕様

|                                       |                |         |     |
|---------------------------------------|----------------|---------|-----|
| ボルトサイズ                                | M10×55         | 頭対辺(mm) | 16  |
| 材質                                    | ステンレス(SUS316L) | 仕様      | 半ネジ |
| 規格                                    | ISO 10.9       |         |     |
| 高強度六角ボルト、ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット |                |         |     |
| 高強度、耐食性、耐熱性、非磁性、焼付き性                  |                |         |     |
| SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力  |                |         |     |
| 海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし               |                |         |     |
| 大気中の最高使用温度600℃                        |                |         |     |
| 透磁率1.006(Bumax88)抜群の非磁性               |                |         |     |
| ピッチ                                   | 1.5            |         |     |
| 並目ねじ                                  |                |         |     |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.