
 
 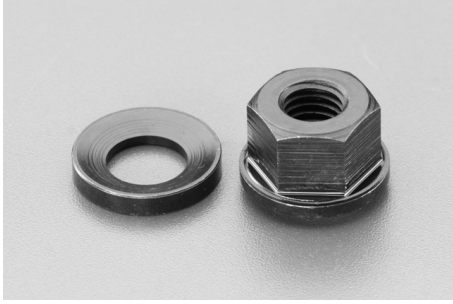
 


品番：EA949GF-3

品名：M10x17.0mm 焼入フランジナット(座金付)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 860円(税抜) / 946円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 860円(税抜) / 946円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 12 (2026/04/12 12:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0662ページ                       |      |   |



#### 仕様

|         |                            |       |             |
|---------|----------------------------|-------|-------------|
| メーカー    | イマオコーポレーション                | 型番    | BJ739-10001 |
| ねじサイズ   | M10                        | 高さ    | 17mm        |
| フランジ径   | 22mm                       | 六角二面幅 | 17mm        |
| 材質      | スチール(S45C)<br>四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 | 重量    | 27g         |
| 球面座金付き  |                            |       |             |
| 並目ねじ    |                            |       |             |
| RoHS対応品 |                            |       |             |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.