
 


品番 : EA949H-54

品名 : $\phi 60\text{mm}/\text{M16}\times 70\text{mm}/700\text{Kg}$ アジャストベース(ステンレス)

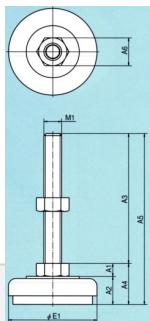

販売価格	3,950円(税抜) / 4,345円(税込)		
カタログ価格	3,950円(税抜) / 4,345円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/19 11:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

材質	底部ベース:クロロプレンゴム、底部金具:ステンレス鋼板(SUS304)、ねじ:ステンレス鋼棒(SUS304)	耐荷重	700kg
ベース径	60mm	全長	97mm
ねじサイズ	M16×2.0	重量	279g

パシペート処理

あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できる便利な筐体ラックの足です。特に重量用に適しています。

滑止用のゴムが付いています。

ステンレス製ですので、耐蝕性に優れています。座とボルトの間にナイロンワッシャを使用していますので回転がスムーズです。

代替品

	品番 EA949H-44 コメント 材質…ステンレス⇒スチール
--	------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

