


品番：EA949H-55

品名：φ60mm/M20x100mm/700Kg アジャストベース(ステンレス)



販売価格	7,140円(税抜) / 7,854円(税込)		
カタログ価格	7,140円(税抜) / 7,854円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/27 00:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1755ページ		

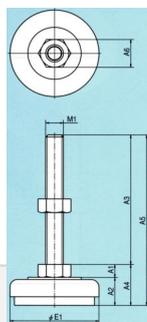

仕様

材質	底部ベース:クロロプレンゴム、底部金具:ステンレス鋼板(SUS304)、ねじ:ステンレス鋼棒(SUS304)	耐荷重	700kg
ベース径	60mm	全長	130mm
ねじサイズ	M20×2.5	重量	466g

パシバート処理

あらゆる機器を設置した後も、高さが自由に調整できる便利な筐体ラックの足です。特に重量用に適しています。

滑止用のゴムが付いています。

ステンレス製ですので、耐蝕性に優れています。座とボルトの間にナイロンワッシャを使用していますので回転がスムーズです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.