


品番 : EA949HA-12

品名：φ30mm/M8x20.5/100kg アジヤスター・ボルト(首振/エコ)

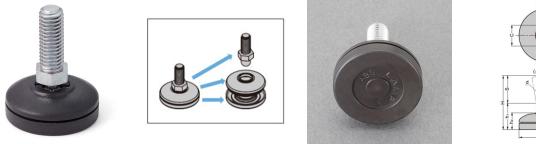

販売価格	805円(税抜)／886円(税込)		
カタログ価格	805円(税抜)／886円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 2</b> (2026/02/19 11:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1706ページ		



## 仕様

ベースサイズ	φ30×10.5mm	全高	37.5mm
ねじ	M8×20.5	首振角度	15°
耐荷重	100kg	材質	カバー・底部:ABS樹脂 ねじ部:スチール(有色クロメート)
重量	20g		

首振り機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能です。

RoHS2 10物質対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.