


品番：EA949HK-22

品名：M10x 75mm パイプナット(ステンレス製)

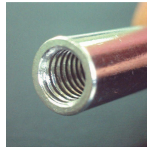

販売価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/05 03:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1254ページ		



仕様

ねじ径	M10	ピッチ	1.5(並目)
全長	75mm	外径	12mm
材質	ステンレス(SUS304)	重量	27g
入数	1本		

筒の両端にネジ切りをしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに使用できます。

RoHS2対応品

※左右とも右ねじです。

※ボルトは貫通しません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.