 



品番：EA949HK-32

品名：M12x 75mm パイプナット(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,520円(税抜) / 1,672円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,520円(税抜) / 1,672円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/13 14:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1254ページ | | |

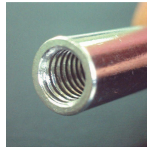

仕様

| | | | |
|-----|---------------|-----|----------|
| ねじ径 | M12 | ピッチ | 1.75(並目) |
| 全長 | 75mm | 外径 | 17mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 75g |
| 入数 | 1本 | | |

筒の両端にネジ切りをしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに使用できます。

RoHS2対応品

※左右とも右ねじです。

※ボルトは貫通しません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.