


品番：EA949HS-136

品名：M8/26mm [丸形]防振ゴム

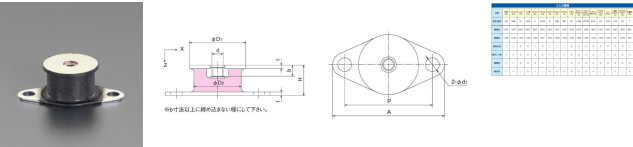

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,080円(税抜)／1,188円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,080円(税抜)／1,188円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/02/19 21:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1234ページ                      |      |   |



仕様

|         |                            |         |           |
|---------|----------------------------|---------|-----------|
| メーカー    | 倉敷化工                       | 型番      | RB-30-26H |
| 用途      | ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など | 高さ      | 26mm      |
| ねじサイズ   | M8                         | 下方向支持荷重 | 370N      |
| 下方向ばね定数 | 180N/mm                    | ゴム材質    | 天然ゴム      |

構造が簡単で取付けも容易です。

片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。

取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。