

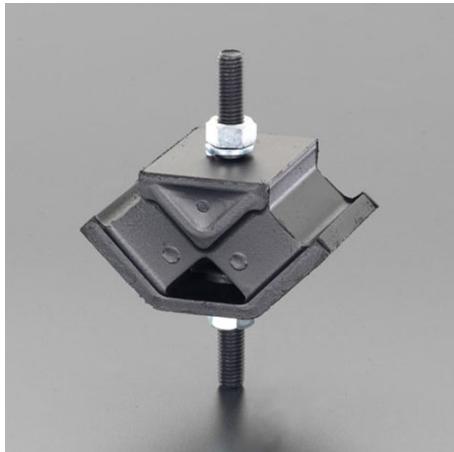


品番 : EA949HS-171

品名 : M10/35mm [V形]防振ゴム

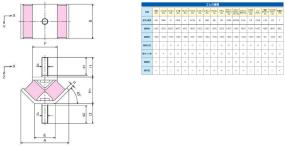

販売価格	5,080円(税抜) / 5,588円(税込)		
カタログ価格	5,080円(税抜) / 5,588円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/19 21:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		

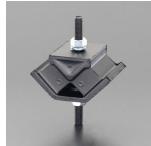

仕様

メーカー	倉敷化工	型番	KC-35
用途	高速ディーゼル機関、空気圧縮機、振動ふるい、横形遠心分離機、振動スクリーン、ポンプ、工作機械	高さ	35mm
ねじサイズ	M10	下方向支持荷重	98N
下方向ばね定数	74N/mm	ゴム材質	天然ゴム
六角ナット、スプリングワッシャー各2個付			
複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。			
丸形防振ゴムに比べ、横方向の剛性が大きく、安定性が良いので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。			
取付けが簡単で、取付方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.