


品番 : EA949HS-195

品名 : M6/15mm [軽量用]防振ゴム

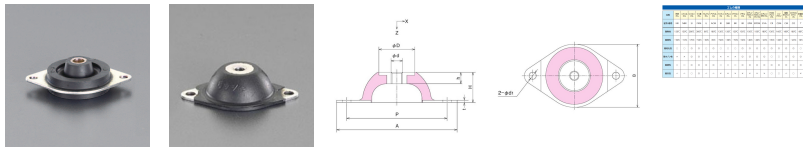

販売価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
カタログ価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2026/04/11 03:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		



カタログ訂正 26/02/24 下方向ばね定数の訂正。誤:31N/mm、正:40N/mm(No.57 9025)

仕様

メーカー	倉敷化工	型番	KQ-38
用途	事務機器、空調装置、電子機器、 小型発電機、その他軽量機器	高さ	15mm
穴サイズ	M6	支持荷重	59N
ばね定数	40N/mm	ゴム材質	クロロプレンゴム

ばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。

継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。

適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。

ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.