


品番：EA949HS-262

品名：109mm エアダンパー(ハイブリッド式)

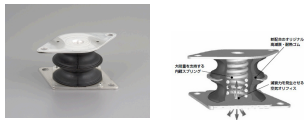

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,770円(税抜) / 10,747円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,770円(税抜) / 10,747円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/08 15:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1234ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|--------------|---------|-----------|
| 商品名 | ハイブリッドエアダンパー | 型番 | EZ-9001-A |
| プレートサイズ | 109×68mm | 高さ | 55mm |
| 穴サイズ | 9mm | 下方向ばね定数 | 30N/mm |
| 下方向支持荷重 | 150~310N | ゴム材質 | 高減衰ゴム |
| 定置式機械の防振用 | | | |
| エアダンピング効果を生かした、コイルスプリングとゴムのハイブリッドによる新しいタイプの防振材簡易システムで広い範囲の防振対策が可能 | | | |
| 単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。 | | | |
| 空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。 | | | |
| 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.