


品番：EA949HS-262

品名：109mm エアダンパー(ハイブリッド式)

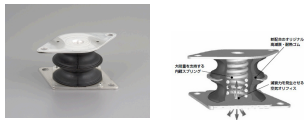

販売価格	9,770円(税抜) / 10,747円(税込)		
カタログ価格	9,770円(税抜) / 10,747円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 16:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		



仕様

商品名	ハイブリッドエアダンパー	型番	EZ-9001-A
プレートサイズ	109×68mm	高さ	55mm
穴サイズ	9mm	下方向ばね定数	30N/mm
下方向支持荷重	150~310N	ゴム材質	高減衰ゴム
定置式機械の防振用			
エアダンピング効果を生かした、コイルスプリングとゴムのハイブリッドによる新しいタイプの防振材簡易システムで広い範囲の防振対策が可能			
単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。			
空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。			
荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.