 



品番 : EA949HS-304

品名 : $\phi 40/12\text{mm} \times 30\text{mm}$ クッションゴム



販売価格	730円(税抜)／803円(税込)		
カタログ価格	730円(税抜)／803円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/19 19:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1235ページ		

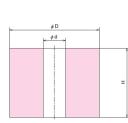

仕様

メーカー	倉敷化工	型番	KK-4012-30
用途	一般機械の防振・緩衝用	高さ	30mm
穴径	$\phi 12\text{mm}$	外径	$\phi 40\text{mm}$
支持荷重	690N	許容荷重	1500N
ばね定数	260N/mm	材質	天然ゴム

他の防振ゴムに比べて形状が簡単で経済的です。

中央の穴に通してボルトで容易に取付可

ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.