 



品番 : EA949HS-305

品名 :  $\phi 40/12$ mm x 50mm クッションゴム



販売価格	960円(税抜)／1,056円(税込)		
カタログ価格	960円(税抜)／1,056円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/19 21:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1235ページ		

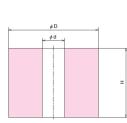

## 仕様

メーカー	倉敷化工	型番	KK-4012-50
用途	一般機械の防振・緩衝用	高さ	50mm
穴径	$\phi 12$ mm	外径	$\phi 40$ mm
支持荷重	640N	許容荷重	1300N
ばね定数	130N/mm	材質	天然ゴム

他の防振ゴムに比べて形状が簡単で経済的です。

中央の穴に通してボルトで容易に取付可

ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.