


品番：EA949RM-124

品名：63x55.5mm/TPEダンパー(ラジアル)

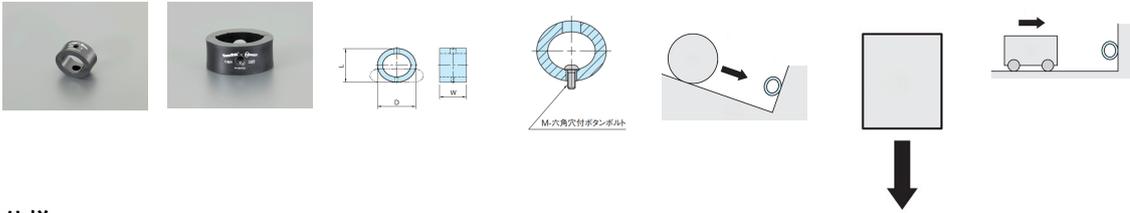

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,200円(税抜) / 3,520円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,200円(税抜) / 3,520円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/03/01 20:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1234ページ                      |      |   |



仕様

|      |                             |           |  |
|------|-----------------------------|-----------|--|
| メーカー | イマオコーポレーション                 | 型番        |  TPGBR-5 |
| 直径   | 63mm                        | 高さ        | 55.5mm   |
| 幅    | 43mm                        | 推奨取付ネジサイズ | M4   |
| 許容荷重 | 0.89kN                      | 使用温度      | -40~49℃  |
| 材質   | TPEE<br>(ポリエステル系熱可塑性エラストマー) | 質量        | 50g  |

軽負荷用

長いストロークで徐々に荷重を受けるラジアル型

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。

ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。

費用効率の高い性能を発揮します。

長いストロークと軽負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。フィットネス器具の吊り上げ装置や走行停止に適しています。

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.