


品番：EA949RM-125

品名：66x58.7mm/TPEダンパー(ラジアル)

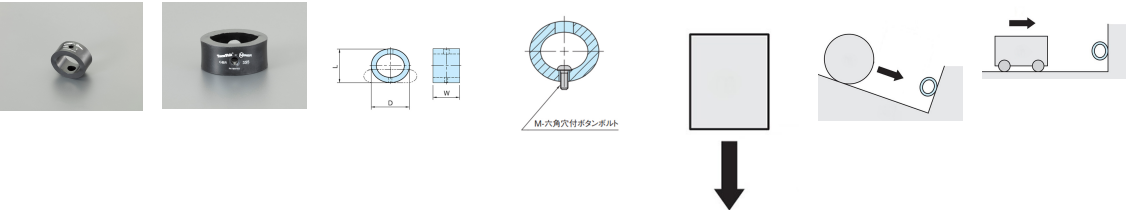

販売価格	3,730円(税抜)／4,103円(税込)		
カタログ価格	3,730円(税抜)／4,103円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/01 18:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション		型番	TPGBR-6
直径	66mm	高さ	58.7mm	
幅	46mm	推奨取付ネジサイズ	M4	
許容荷重	1.67kN	使用温度	-40～49℃	
材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー)		質量	74g

軽負荷用
長いストロークで徐々に荷重を受けるラジアル型
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
長いストロークと軽負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。フィットネス器具の吊り上げ装置や走行停止に適しています。
RoHS対応品

