


品番：EA949RM-131

品名：30x23.1mm/TPEダンパー(ラジアル)

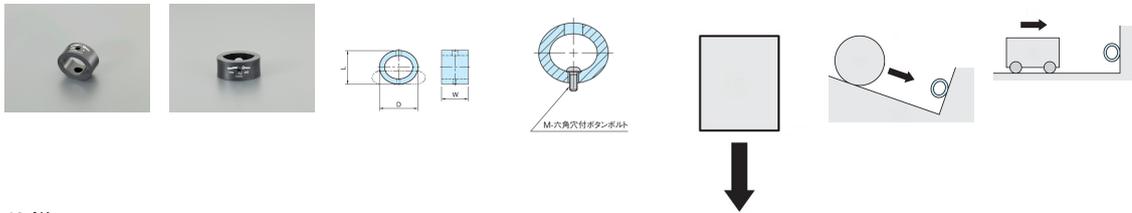

販売価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
カタログ価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/01 20:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TPGBR-1-55
直径	30mm	高さ	23.1mm
幅	13mm	推奨取付ネジサイズ	M4
許容荷重	0.6kN	使用温度	-40~49℃
材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー)	質量	4g

中負荷用

長いストロークで徐々に荷重を受けるラジアル型

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。

ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。

費用効率の高い性能を発揮します。

長いストロークと中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。自動化装置、その他多くの工業用途に適しています。

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.