 
 


 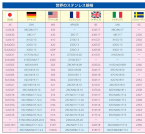


品番：EA949RM-42

品名：M10x55mm[スチール]スプリング 突き出しピン(ラウンド)

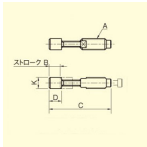

販売価格	1,560円(税抜)／1,716円(税込)		
カタログ価格	1,560円(税抜)／1,716円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/05 03:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



簡易的な衝撃吸収やワーク払出しに最適

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	SEPR10-10
材質	本体:スチール(SCM435) ピン:スチール(S45C) スプリング:SUS304	Aサイズ	M10
Bサイズ	9.9mm	Cサイズ	55mm
Dサイズ	11mm	Kサイズ	10mm
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。			
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。			
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください			
簡易的な衝撃吸収やワーク払出しに最適			
先端ラウンドタイプ			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

