 
 



品番 : EA949RM-43

品名 : M12x67mm[スチール]スプリング突き出しピン(ラウンド)



販売価格	1,630円(税抜) / 1,793円(税込)		
カタログ価格	1,630円(税抜) / 1,793円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/23 04:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

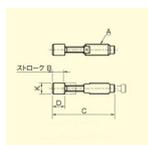

#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	SEPR12-12
ねじサイズ	M12	ストローク	12.3mm
全長	67mm	バネ力	3.6~14.5N
材質	本体:スチール(SCM435) ピン:スチール(S45C) スプリング:SUS304	質量	35g
入数	1個		

先端ラウンドタイプ

簡易的な衝撃吸収やワーク払出しに最適

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。

固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.