 

 


品番：EA949RM-52

品名：M10x55mm[ステンレス]スプリング 突き出しピン(ラウンド)

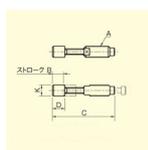

販売価格	2,040円(税抜) / 2,244円(税込)		
カタログ価格	2,040円(税抜) / 2,244円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/18 06:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1260ページ		



簡易的な衝撃吸収やワーク払出しに最適

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	SEPR10-10-SUS
材質	本体・ピン・スプリング:SUS304	Aサイズ	M10
Bサイズ	9.9mm	Cサイズ	55mm
Dサイズ	11mm	Kサイズ	10mm

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。

ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。

固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください

簡易的な衝撃吸収やワーク払出しに最適

先端ラウンドタイプ

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.