
 
 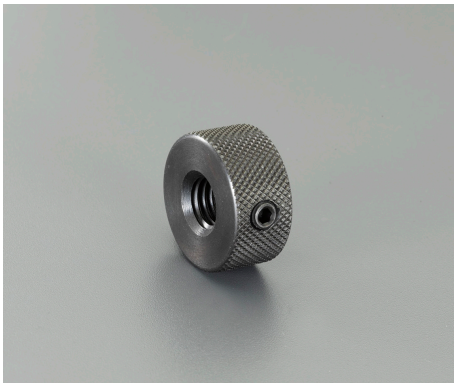



品番：EA949RS-21

品名：25x12mm/M 8 スイッチドッグ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 775円(税抜)／ 853円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 775円(税抜)／853円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 （2025/11/24 21:40現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1237ページ                      |      |   |

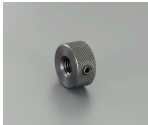

仕様

|                 |                 |              |            |
|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| メーカー            | イマオコーポレーション     | 型番           | SD25R-ST8  |
| 全長              | 25mm            | 高さ           | 12mm       |
| ねじ径             | M8×1.25         | 六角穴付き止めねじサイズ | M5×0.8 -5L |
| 黄銅ボール径          | φ 3.2mm         | シャフト取付穴      | メネジ        |
| 材質              | S45C<br>四三酸化鉄被膜 | 質量           | 45g        |
| 円盤タイプ           |                 |              |            |
| リミットスイッチのレバー作用に |                 |              |            |
| RoHS対応品         |                 |              |            |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.