


品番：EA949SL-5

品名：M5 ワッシャー付ねじナットセット(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,000円(税抜) / 11,000円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 10,000円(税抜) / 11,000円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/07/07 17:16現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 1321ページ                      |      |   |

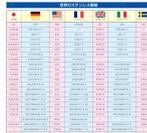

#### 仕様

|         |   |        |  |
|---------|---|--------|--|
| <セット内容> | サイズ(入数):<br>M5×12(90)<br>M5×16(70)<br>M5×20(55)<br>M5×25(45)<br>M5×30(40)<br>M5ナット(300) | 材質     | ナベ小ねじ本体・ナット:ステンレス(SUSXM7)<br>丸座・SW:ステンレス(SUS304相当) |
| 頭形状     | (+)ナベ頭  | ケースサイズ | 207×145×40mm                                       |
| 付属品     | 平ワッシャー、スプリングワッシャー   | 総重量    | 1.75kg   |
| ピッチ     | 0.8   |        |  |
| 並目ねじ    |   |        |  |

#### 代替品

|  |  |
|--|--|
|  | 品番 EA949AD-102<br>コメント M5 ナベ頭 ステンレスセット |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.