


品番：EA949ST-51

品名：M 5x13mm 鬼目ナット(R)(Dタイプ / 三価ホワイト / 4個)

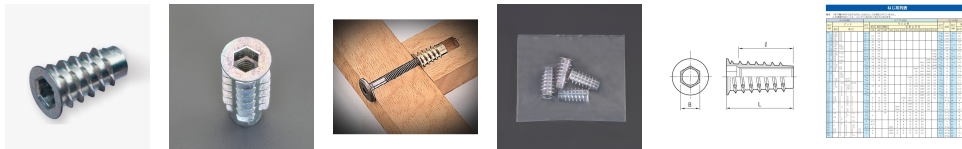

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 120円(税抜) / 132円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 120円(税抜) / 132円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 16 (2025/10/01 13:18現在) |      |   |
| 商品入数    | 4                             | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1304ページ                       |      |   |



独立したねじ山で抜群の接合強度

#### 仕様

|     |           |        |                   |
|-----|-----------|--------|-------------------|
| サイズ | M5×13     | ピッチ    | 0.8               |
| 全長  | 13mm      | 六角穴サイズ | 5mm               |
| 下穴径 | 7.7~8.0mm | 材質     | 亜鉛合金ダイカスト(三価ホワイト) |
| 入数  | 4個        |        |                   |

#### Dタイプ

独立したねじ山で抜群の接合強度

挿入時部材の組織破壊をさける為に開発されたツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。

外周のテーパードねじにより挿入抵抗が少なく割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込めます。

テーパードねじの切欠溝は各々独立したねじ山が確実に木部に食い込みもどり、ゆるみがありません。

この特殊なテーパードねじ、切欠溝により引張り強度、締付けトルクが更に強度になりました。

六角レンチ使用の為自動挿入機を使ってもナットの共回り、ぬげが防げます。

ツバ付タイプのねじ込み式インサートナット

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.