


品番 : EA949VF-20M

品名 : M20- 1.5x 30mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)



販売価格	2,810円(税抜) / 3,091円(税込)		
カタログ価格	2,810円(税抜) / 3,091円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 07:01現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0358ページ		

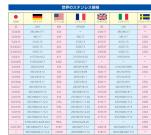

## 仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	28203
商品名	リコイルパケット	材質	ステンレス(SUS304)
サイズ	M20-1.5(極細目)	全長	30mm
重量	24g	入数	5個

下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。

※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.