
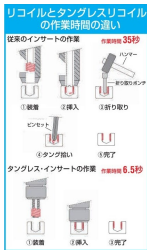


品番：EA949VR-16LA

品名：M16-2.0x32mm リコイルINSERTネジ (タンゲレス/50個)

	販売価格	30,100円(税抜)／ 33,110円(税込)		
	カタログ価格	30,100円(税抜)／33,110円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/11 07:14現在)		
	商品入数	50	販売単位	袋
	カタログページ	0358ページ		

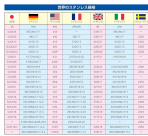

仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	TL05164
商品名	タンゲレスインサート	材質	ステンレス(SUS304)
径	M16-2.00	長さ	32mm
適用ドリル径	16.5mm	用途	半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
入数	50個		
425℃までの通常用向け			
抜き取る際に雄ねじに損傷を与えません。			
タンゲを折り取る必要がありません。			
タンゲ無しで挿入、抜き取りが可能です。			
作業時間を大幅に短縮できます。			
タンゲを折り取ったり、折ったタンゲを探したり、ゲージ確認する必要がありません。			
EA949VS-3～-16を併用して下さい。			

