
 
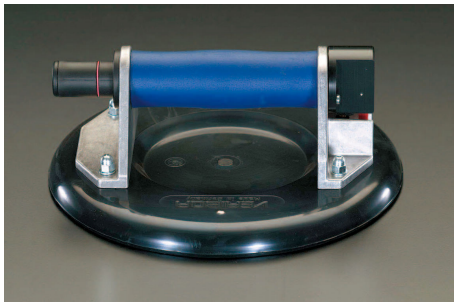
 


品番：EA950C

品名：120kg サクションリフター(ポンプ付)

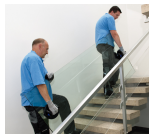

販売価格	21,800円(税抜) / 23,980円(税込)		
カタログ価格	21,800円(税抜) / 23,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 17:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



真空状態がひと目で分かるポンプ付

仕様

本体材質	アルミ合金	吸着パッド材質	特殊ゴム
パッドサイズ	φ210mm	吸着面サイズ	φ180mm
最大吸着能力	120kg	重量	1kg
リフティング方向	平行		
バキュームポンプ付			
付属品	プラスチックケース	ケースサイズ	約280×230×110(t)mm(突起部分を除く)

ガラスのような平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。

● サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。● 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。● 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

● プッシュボタンの赤ラインが見えた場合、または見え隠れする場合は使用を中止して下さい。● 商品が吸着している間、プッシュボタンの動きを妨げるものは避けて下さい。● 商品に負荷がかかっている時はリリースレバーに触れないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

