


品番：EA950DA

品名：75kg サクションリフター



販売価格	33,500円(税抜) / 36,850円(税込)		
カタログ価格	33,500円(税抜) / 36,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/04/29 04:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0167ページ		

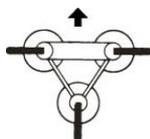

首の部分が動き、R面にも吸着します

#### 仕様

本体材質	アルミ合金	パット材質	特殊ゴム
吸着能力	75kg以下	吸着パットサイズ	φ 150mm
全高	125mm	本体サイズ	400×370mm
重量	1.26kg		

レバーを倒して吸着。レバーを起こして解除します。

首の部分が振れるので、自動車のフロントガラスなどのR面に最適です。

ガラス、平らなプラスチック、金属、磨きあげた木、大理石、タイル等の表面が滑らかで、通気性のない材質に適します。

- サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
- 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
- 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

#### 代替品

	<p>品番 EA950DC-1</p> <p>コメント 3パット・スイング無し 能力:100kg</p>
--	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.