


品番：EA951BY-301

品名：28x 34 mm トルクヒンジ(ステンレス製)

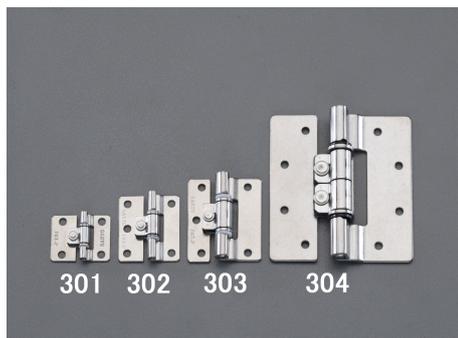

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,080円(税抜) / 1,188円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,080円(税抜) / 1,188円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 34 (2025/06/18 23:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1391ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------|---------|----|---------------|
| サイズ(縦×横) | 28×34mm | 厚み | 1.2mm |
| 穴径 | 4.3mm | 穴数 | 4 |
| 設定トルク値(1枚あたり) | 34cN・m | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | バレル研磨仕上 | 重量 | 14g |

各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。

任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。

必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。

取付ねじ無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.