

 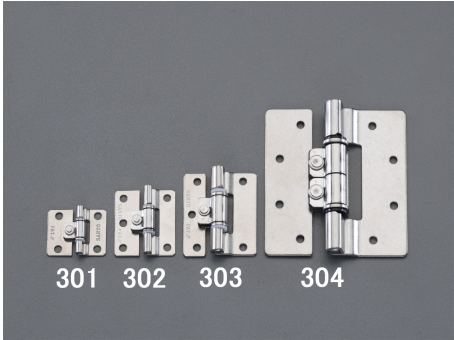


品番：EA951BY-304

品名：90x82.5mm トルクヒンジ(ステンレス製)

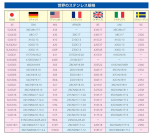

販売価格	3,900円(税抜)／4,290円(税込)		
カタログ価格	3,900円(税抜)／4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/19 05:18現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1391ページ		



仕様

サイズ(縦×横)	90×82.5mm	厚み	2.5mm
穴径	4.5mm	穴数	8
設定トルク値(1枚あたり)	500cN・m	材質	ステンレス(SUS304)
仕上げ	バレル研磨仕上	重量	198g
各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。			
任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。			
必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。			
取付ねじ無し			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.