



品番：EA951BY-401

品名：25x20mm トルクヒンジ(樹脂製/2個)

入数は品番別、2個です

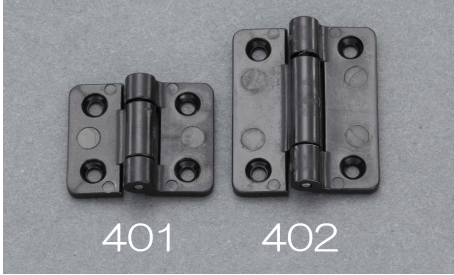


販売価格	620円(税抜)／ 682円(税込)		
カタログ価格	620円(税抜)／682円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/05/02 21:24現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ	1391ページ		

 

品番	サイズ	トルク値	穴径	穴数	材質	付属品	入数
EA951BY-401	25x20mm	7.8cN・m	φ2.4	4	POM樹脂	取付ビス(鉄製亜鉛黒メッキ、2.1x10mm)	2
EA951BY-402	35x25mm	15.6cN・m	φ3.2	4	POM樹脂	取付ビス(鉄製亜鉛黒メッキ、2.1x10mm)	2

品番	サイズ	トルク値	穴径	穴数	材質	付属品	入数
EA951BY-401	25x20mm	7.8cN・m	φ2.4	4	POM樹脂	取付ビス(鉄製亜鉛黒メッキ、2.1x10mm)	2
EA951BY-402	35x25mm	15.6cN・m	φ3.2	4	POM樹脂	取付ビス(鉄製亜鉛黒メッキ、2.1x10mm)	2

 

仕様

サイズ	W25×H20mm 板厚2mm	穴径	φ2.4(φ4.2皿取り)
穴数	4	材質	ヒンジ部分:POM樹脂 シャフト部分:SUS304
トルク値	7.8cN・m	付属品	付属品:取付ビス(鉄製亜鉛黒メッキ、2.1×10mm)
入数	2枚		
任意の位置で開閉が保持・固定できます。			
シャフト以外は金属を使っていないので金属粉がでません。			
各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。			
必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。。			
木ねじ2.1×10mm、1袋に8本(丁番2個分)付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.