 



品番：EA951ES-51

品名：φ25mm ハ°イ°用ブラケット(中間用/クロームメッキ)



販売価格	560円(税抜) / 616円(税込)		
カタログ価格	560円(税抜) / 616円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/03/30 20:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1349ページ		

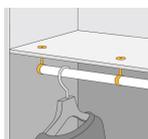

仕様

適用パイプ外径(mm)	25	プレートサイズ(mm)	20
全高(mm)	90	材質	亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
取付穴径(mm)	φ30	付属品	ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個 皿ビスM4×25/M4×40:1本
適応板厚	M4×25使用時:5~18mm M4×40使用時:18~33mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.