
 
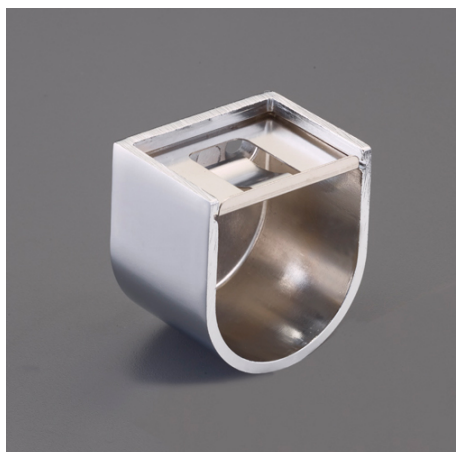



品番：EA951ET-54

品名：38mm D型ソケット

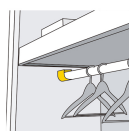

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 520円(税抜) / 572円(税込) | | |
| カタログ価格 | 520円(税抜) / 572円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2026/05/05 17:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1348ページ | | |

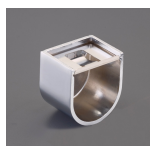

仕様

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|--------|-----------------|
| 適用パイプ外径(mm) | 38 | 幅(mm) | 43.5 |
| 奥行(mm) | 28.5 | 高さ(mm) | 46 |
| 材質 | 本体:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) フタ:ステンレス | 付属品 | 取付ねじ(φ3.5×30mm) |

施工性バツグン。

上蓋がパイプの落下を防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.