

品番：EA951EW-153

品名：25mm パイプ用アングルベース(ステンレス製)




販売価格	3,560円(税抜)／3,916円(税込)		
カタログ価格	3,560円(税抜)／3,916円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/06/20 23:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1398ページ		



品番	材質	サイズ	重量	価格
EA951EW-153	SUS316	25mm	240.4g	3,560円(税抜)

品番	材質	サイズ	重量	価格
EA951EW-153	SUS316	25mm	240.4g	3,560円(税抜)

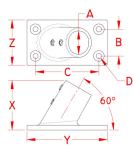

仕様

適用パイプ外径(mm)	25	プレートサイズ(mm)	47×82
材質	SUS316	取付穴径	φ 5.8mm
角度	60°	重量(g)	240.4
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。			
ヨットや電動ボートの手すりに適しています。			
ねじ2本付で素早く簡単に設置できます。			
パイプ取付用ねじ(セットスクリュー)付き。※1/8”六角レンチ使用			
壁取付ねじ無し			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.