


品番 : **EA951KB-23**

品名 : 25-40mm/100mm レバーハンドル間仕切錠(取替用)

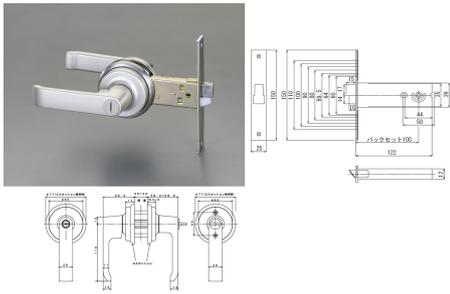

販売価格	11,400円 (税抜) / 12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/12 20:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1370ページ		



仕様

インテグラル錠			
アルミサッシの狭い横框ドアにも適合する取替錠です。			
用途	間仕切・浴室のアルミサッシ扉用	ドア厚	25~40mm
バックセット	100mm	フロントビスピッチ	60・64・69. 5・80・90・100・110mm
取付ビスピッチ	44mm	内側	サムターン
外側	非常解錠装置(コイン式)	サイズ	レバー長さ:123mm、出幅: 59.9mm、丸座径:φ65mm
材質	レバーハンドル:アルミダイカスト(シルバー塗装)	重量	約858g
カギなし			
付属品	丸座の跡を見えなくするφ77mmエスカッション、レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート(SUS430)		
扱いやすいレバーハンドルに交換してバリアフリーに。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.