


品番：EA951KB-23

品名：25-40mm/100mm レバーハンドル間仕切錠(取替用)

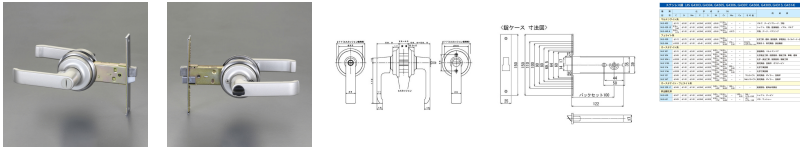

販売価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/15 11:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1322ページ		



仕様

用途	間仕切・浴室のアルミサッシ扉用	ドア厚	25～40mm
バックセット	100mm	フロントビスピッチ	60・64・69.5・80・90・100・110mm
取付ビスピッチ	44mm	内側	サムターン
外側	非常解錠装置(コイン式)	サイズ	レバー長さ:123mm 出幅:59.9mm 丸座径:φ65mm
材質	レバーハンドル:アルミダイカスト(シルバー塗装)	重量	約858g
付属品	丸座の跡を見えなくするφ77mmエスカッション、レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート(SUS430)		
インテグラル錠			
カギなし			
アルミサッシの狭い横框ドアにも適合する取替錠です。			
扱いやすいレバーハンドルに交換してバリアフリーに。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

